


品番：EA803AS-11

品名：DC36V/6・8mm トリマー(充電式)

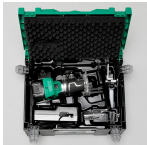

販売価格	72,400円(税抜)／79,640円(税込)		
カタログ価格	72,400円(税抜)／79,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 09:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	M3608DA(XP)
仕様	樹脂ケースセット	取付ビット軸径	6・8mm
回転数	無負荷時 10,000～30,000rpm	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah) 両用(工具本体により、自動で切り替わります。)
充電時間	約19分(実用充電)、約25分(満充電)	サイズ	128×100×226(H)mm
重量	1.9kg(電池含む)	付属品	コレットコーン(6・8mm)、スパナ(32mm)、テンプレートガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、バッテリー×1個、充電器、システムケース(No.3)
コードレスタイプ			
スピンドルロック付			
直流ブラシレスモーター			
スピード調整ダイヤル(無断変速)			
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)			
集じん接続可能(集じんアダプタ付)※集じんシステムが別売です。			

ツインLEDライト付
片手ですぐにON/OFFできます。
LEDライト、ブレーキ、無段変速、スピンドルロック付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.