

品番：EA803AS-11A

品名：DC36V/6・8mm トリマー(充電式)



販売価格	76,000円(税抜)／83,600円(税込)		
カタログ価格	76,000円(税抜)／83,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0（2025/07/17 04:24現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		




片手でON/OFF
当社独自のワンタッチスイッチ
※動作確認済み

AC品を超えたハイスピード切削
4000rpm/分（最大）
※作業時：約1500rpm/分（目安）
※作業時：約1500rpm/分（目安）
※作業時：約1500rpm/分（目安）

ベース調整ワンタッチロックレバー
（微調整機能付）



1. 片手でON/OFF
2. AC品を超えたハイスピード切削
3. ベース調整ワンタッチロックレバー

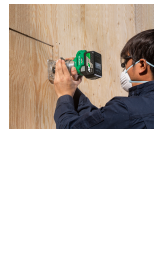

木材の溝掘り・面取り・くり抜き等の切削加工に



木材の溝掘り・面取り・くり抜き等の切削加工に

片手でスイッチ操作ができる、取り回し重視のコンパクトボディ

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	M3608DA（XPZ）
仕様	標準セット	用途	木材の溝掘り・面取り・くり抜き等の切削加工に
取付ビット軸径	6・8mm	無負荷回転数	10,000～30,000min-1(回転/分)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分
サイズ	128×100×228(H)mm	重量	1.9kg(EA813HF-17B装着時)
モーター	直流ブラシレスモーター	付属品	コレットコーン(6・8mm)、スパナ(32mm)、テンプレートガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、バッテリー×1個、充電器、システムケース(No.3)
ON/OFF動作が片手で可能な操作性の良いスイッチ配置			
スピード調整ダイヤル(無断変速)			
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)			
スピンドルロック付			

ツインLEDライト付
集じん機接続可能(集じんアダプタ付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.