



品番：EA809-112

品名：φ105x1.4x20mm ダイヤモンドカッター

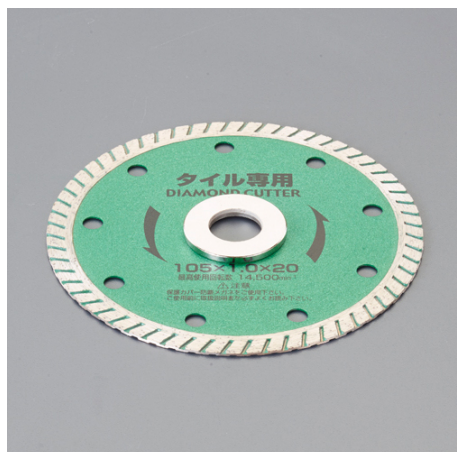


販売価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 10:38現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0975ページ		

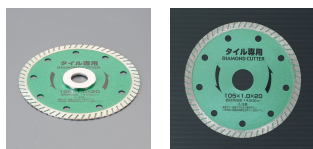

仕様

メーカー	アイウッド	型番	89920
外径	105mm	刃厚	1.4mm
穴径	20.0mm	最大回転数(rpm)	14500
用途	タイル・瓦兼用	材質	台金:工具鋼, チップ:ダイヤ砥粒
重量(g)	103		

代替品

	<p>品番 EA843RH-1</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.