

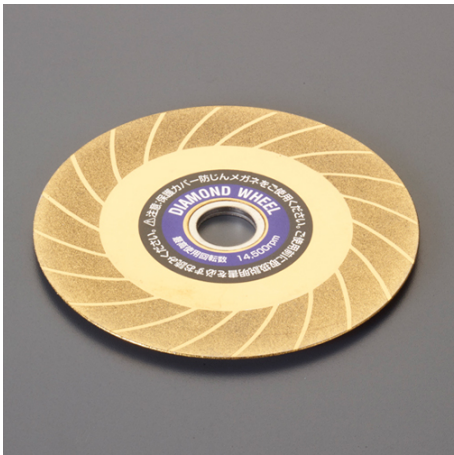


品番：EA809-136

品名：φ100x15x(15)20mm ダイヤモンドカッター(チタンコート)

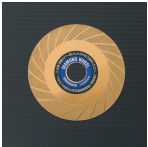

販売価格	2,010円(税抜)／2,211円(税込)		
カタログ価格	2,010円(税抜)／2,211円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/06 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1015ページ		

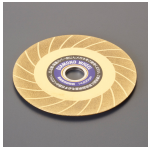

仕様

メーカー	アイウッド	型番	89930
最大回転数(rpm)	14500	刃厚	15mm
穴径	20mm	材質	台金:工具鋼, チップ:ダイヤモンド
重量(g)	71	サイズ(W×D×H)mm	185×140×6
外径	100		
塩ビ波板・ガラス切断、超硬チップ研磨用			
15mmアダプタ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.