
 


品番：EA809-5

品名：φ100x2.3x15mm 切断砥石(オフセット型/10枚)

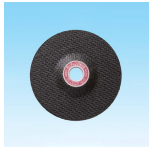

販売価格	3,930円(税抜)／4,323円(税込)		
カタログ価格	3,930円(税抜)／4,323円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/08/17 04:45現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1007ページ		



汎用品を超えた抜群の耐久性、オフセット型両面補強切断砥石

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	CTW10723NX30S
メーカー商品名	カッティングホイール	用途	金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
対応切削材	一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄	外径	107mm
厚み	2.3mm	穴径	15mm
砥粒	NX	粒度	#30
硬度	S	最大回転数	12,850rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	10枚
両面補強で安全性を強化しました。			
抜群の耐久性で取り換え頻度が少なくなり、現場作業に最適です。			
ステンレス鋼などの難切断も容易に切断できます。			
金属全般にご使用いただけます。			
オフセット型形状なので、ストレート型より締付ナットが砥石にスッポリ入り、鉋や小径ボルト切断がより根元からできます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.