 



品番：EA809-86

品名：φ105x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター



販売価格	6,080円(税抜) / 6,688円(税込)		
カタログ価格	6,080円(税抜) / 6,688円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/17 12:36現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		

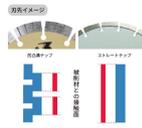

仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SW-BG4
商品名	切れ味バツガン	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石、ブロックの切断
最大回転数	14500rpm	外径	105mm
刃厚	2.0mm	チップ高さ	8.0mm
内径	20.0mm	付属リング	15mm
セグメントタイプ			
リムタイプと比べて切断スピードが速く、冷却効果も高い			
切粉の排出量、切れ味の安定性が高いショートチップ採用			
被削材との側面抵抗が少なく切断スピードが速い凸凹溝チップ			
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.