


品番：EA809AL-124

品名：# 80/125mm フラップ° ディスク(ジルコニア/アングル型)

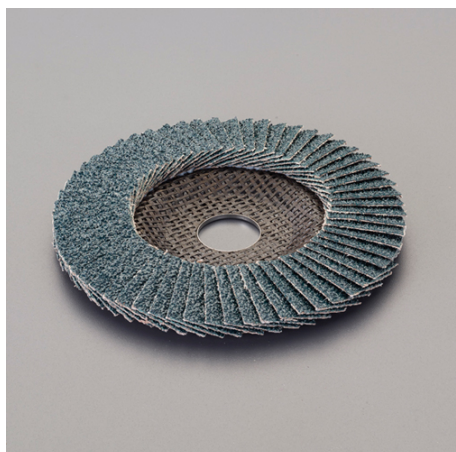

販売価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
カタログ価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/04/26 16:18現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		



仕様

外径	125mm	最大回転数	12,200
材質	ジルコニアアルミナ	取付穴径	22,23mm
粒度	#80		
スチール、ステンレス、鋳鋼用			
アングルタイプ			
長方形のフラップにより、常に高い研削力を維持します。			
125mmディスクグラインダー用			
多層研磨コーティング			
ジルコニウムコランダム [®] の自生作用と研磨粒子の高い硬度と鋭さにより、ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現します。			
ジルコニアアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。			
コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

