



品番：EA809AL-24

品名：# 40/125mm フラップディスク(ステン用)

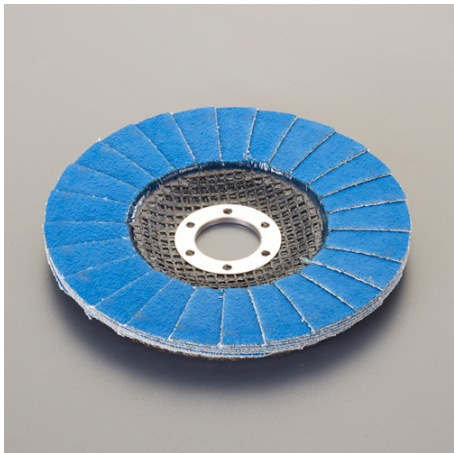

販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/05/02 02:06現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		

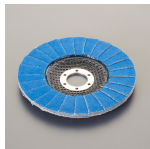

ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現

仕様

穴径(mm)	22.23	外径(mm)	125
最大回転数	12,200	粒度	#40
材質	ジルコニアアルミナ		
ステンレス用			
特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。			
6層のフラップで長寿命。			
フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。			
125mmディスクグラインダー用			
ジルコニウムコランダム [®] の自生作用と研磨粒子の高い硬度と鋭さにより、ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現します。			
ジルコニアアルミナ砥粒にステンレス鋼用の研磨補助剤を使用している為、スチールとステンレス両方の研削作業に適しています。			
セラミック砥粒と比べて安価な為、研削力よりコスト重視向きです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

