


品番：EA809BB-20D

品名：100mm/ 640W ディスクグラインダーセット

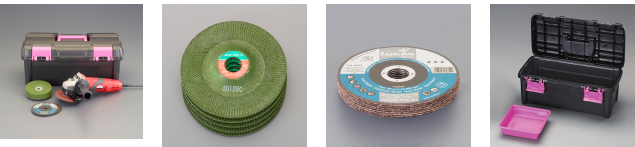

販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)			
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 01:13現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0839ページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	G-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 ・切断砥石×5枚(#46) ・オフセット研削砥石×5枚(#36) ・工具箱×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・砥石サイズ: φ100×穴径15mm ・スピンドル径: M10×1.5 ・回転数: 12,000rpm ・電源: 100V・640W・6.6A ・サイズ: 257×120×104(H)mm ・重量: 1.5kg ・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付 ・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ ・最大出力: 850W ・コード長: 2m
〈切断砥石仕様〉	・粒度: #46 ・サイズ: φ105×1.0×15mm穴 ・最大回転数: 15,300rpm ・材質: アルミニウムオキサイド ・スチール、ステンレス、チタニウム用 ・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。	〈オフセット研削砥石仕様〉	・外径: 100mm ・穴径: 15mm ・厚み: 3mm ・粒度: #36 ・最大回転数: 13,750rpm ・最大使用周速度: 72m/s ・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用 ・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 ・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
〈ケース仕様〉	・サイズ: 430×180×230(H)mm		

	・材質:ポリプロピレン ・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、 本体底の収納物が取り出しやすくなっ ています。	
--	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.