
品番: EA809BX-101B

品名:100mm/14.4V ディスクグラインダ-本体(充電式/緑)

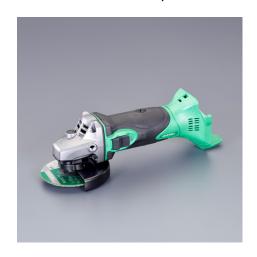

販売価格	<b>21,000円</b> (税抜)/23,100円(税込)				
カタログ価 格	21,000円(税抜)/23,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 16:41現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0851ページ				



再起動防止機能



## 仕様

12.19					
メーカー	HiKOKI	型番	G14DSL2(NN)		
用途	切削·切断	電源	DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah (別売)		
充電時間	約21分(実用充電) 約30分(フル充電)	回転数	6,800rpm		
モーター	直流モーター	砥石サイズ	外径: φ100mm 穴径:15mm 厚さ:3mm		
スピンドル径	M10×1.5	サイズ	302×60(H)mm		
重量	1.8kg	一充電当たりの作業量	コンクリート筋付け(深さ5mm):約 31m 鉄筋切断(φ10):約46mm		
付属品	100mmフレキシブル砥石、スパナ	仕様	本体のみ		
注意	バッテリー・充電器は別売です。				
ソフトグリップハンドル					
軽量コンパクトボディ					
スピンドルロック					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.