
 


品番：EA809CR-80

品名：#80/100mm ねじ付ワンタッチホイル(厚板・薄板)

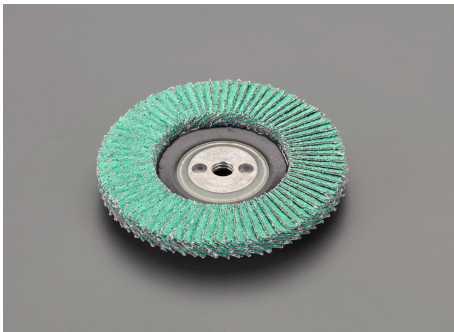

販売価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
カタログ価格	995円(税抜)／1,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/07/17 18:43現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1010ページ		



繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	OPW10072GZ80
メーカー商品名	ワンタッチPホイル	用途	一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業(厚板・薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
対応被削材	一般鋼、ステンレス鋼、アルミ	外径	100mm
穴径	15mm	ねじサイズ	M10×1.5
砥粒	GZ	粒度	#80
最大回転数(rpm)	13,750	最高使用周速度	72m/s

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。

最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。

ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯ブレが生じません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

