


品番：EA809MC-12

品名：# 80/100mm セラミックディスク

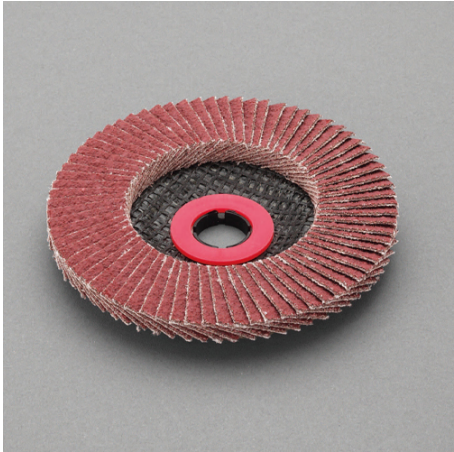

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 865円(税抜)／ 952円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 865円(税抜)／952円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/28 17:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1010ページ                      |      |   |



仕様

|      |                                                   |       |                   |
|------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|
| メーカー | 3M                                                | 型番    | 957A 80           |
| 用途   | ステンレス、一般鋼などの金属研磨。航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、各種メンテナンスに | 適応ツール | 電動グラインダー、エアグラインダー |
| 粒度   | #80                                               | 最大回転数 | 13800rpm          |
| 外径   | 100mm                                             | 穴径    | 15mm              |
| 重量   | 80g                                               |       |                   |

セラミック砥粒キュービットロン[TM]採用により高研磨力、長寿命を実現しました。

15mm穴径を採用、ワッシャーを介さず交換が簡単に行えます。

電動、エアどちらのグラインダーでも使用できます。

代替品

|                                                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <div>品番EA809A-116A</div> <div>コメント#80</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

