


品番：EA809MC-13

品名：#120/100mm セラミックディスク

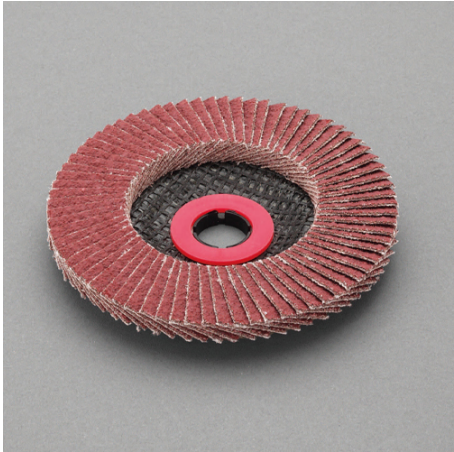

販売価格	865円(税抜)／952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜)／952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/29 00:04現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1010ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	957A 120
用途	ステンレス、一般鋼などの金属研磨。航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、各種メンテナンスに	適応ツール	電動グラインダー、エアグラインダー
粒度	#120	最大回転数	13800rpm
外径	100mm	穴径	15mm
重量	80g		
セラミック砥粒キュービットロン[TM]採用により高研磨力、長寿命を実現しました。			
15mm穴径を採用、ワッシャーを介さず交換が簡単に行えます。			
電動、エアどちらのグラインダーでも使用できます。			

代替品

	品番 EA809A-117A コメント #120
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

