


品番：EA809PT-1A

品名：電動サンダーポリッシャー

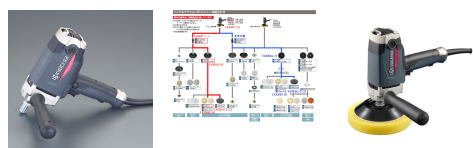

販売価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0840ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	APE201
電源	100V	定格電流	11.5A
消費電力	1100W	パッド取付ねじ径	M16(M12)×2.0
回転数	600~2000rpm	コード長	5m
サイズ	194×87×236(H)mm	重量	1.9kg
絶縁方式	二重絶縁	替カーボンブラシ	EA813RA-11
付属品	補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm	用途	・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し

軽量、コンパクトボディ

負荷をかけても回転が落ちない

フィードバック回路搭載

無段変速

高耐久コードホルダー採用

※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合わせ表)をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.