


品番：EA809PX-1

品名：AC100V ペン型サンダー

	販売価格		8,000円(税抜)／8,800円(税込)	
	カタログ価格		8,000円(税抜)／8,800円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 2 (2026/03/04 07:35現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0862ページ		

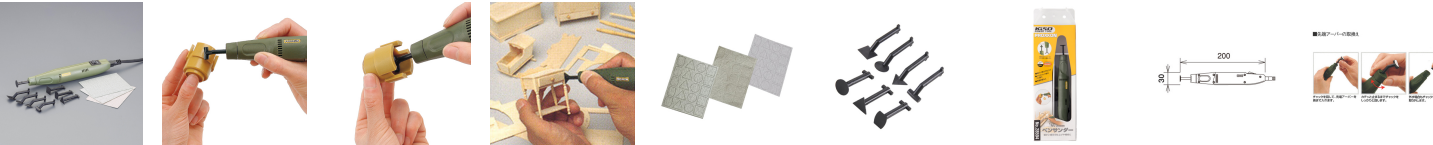

仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	28594
ブランド名	プロクソン (PROXXON)	用途	細かい部分の仕上げ、プラスチックのバリ取り、各種研磨に
電源	100V(50/60Hz)	消費電力	5W
振動数	6,800回/分	サイズ	φ30×200mm
重量	200g	定格使用時間	15分
絶縁種	二重絶縁	付属品	先端アーバー8種(各1本) ヤスリペーパー180・240・400番(各1シートに4種類の形状が各5枚)
充電不要の家庭用100V電源コードタイプ 常に安定した作業ができます。			
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。			
先端パーツの取り替えはワンタッチ 先端形状が8種類あるので、研磨する場所によって選択してください。			
ヤスリペーパー裏面はのり付き			

