


品番：EA809PX-20

品名：50mm/ 50W ディスクグラインダーセット

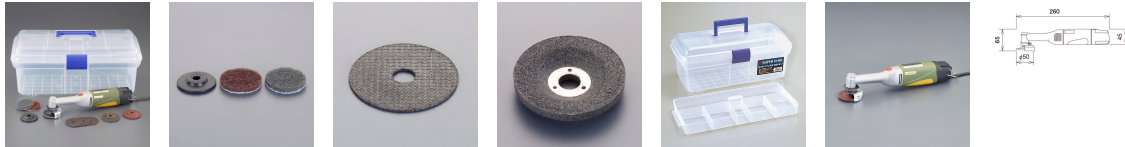

販売価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:46現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0855ページ		



#### 仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27520 ※ESCOオリジナルセット品
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	仕様	セット
〈セット内容〉	・本体×1 (EA809PX-20) ・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚 (#60) (EA809PX-26) ・ナイロンブラシセット (#120・#240) ×1 (EA809PX-23) ・切断砥石×1 (EA809PX-30)		
〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・電源: 100V (50/60Hz) ・消費電力: 50W ・回転数: 11000rpm ・サイズ: 65×260mm ・重量: 630g ・コード長: 2m ・定格使用時間: 15分 ・材質: ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分) ・二重絶縁		
〈オフセット砥石仕様〉	・砥石サイズ: φ50×穴径10mm ・最大回転数: 20,000rpm (最大対応値)		
〈切断砥石仕様〉	・砥石サイズ: φ50×穴径10mm		

・最大回転数:15,000rpm

〈ナイロンブラシセット仕様〉

・専用ディスク、粗目(#120)、細目(#240)各1枚

・最大回転数:20,000rpm(最大対応値)

〈工具箱仕様〉

・サイズ:392×206×164(H)mm

・重量:850g

・材質:高耐衝撃性コポリマー

・中皿の仕切板は取外し可能

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。

塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に

ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.