


品番 : EA809PX-26

品名 : # 60 [EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)

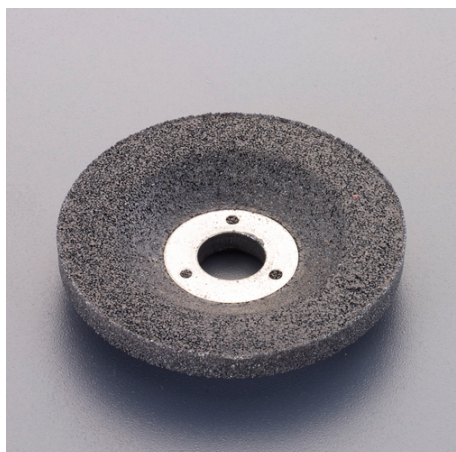

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,420円(税抜) / 1,562円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,420円(税抜) / 1,562円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 23:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0855ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|----------------|-------|-----------------|
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28587 |
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 最大回転数 | 20000rpm(最大対応値) |
| 穴径 | 10mm | 直径 | 50mm |
| 厚さ | 7mm | 材質 | C砥石60番 |
| 重量 | 19g | | |
| [EA809PX-21用]オフセット砥石 | | | |
| ガラス、石材などの切削、研磨 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.