


品番：**EA809PX-50**

品名：[EA809PX-41用] ディスク研磨^ハ-^ハ-(#2000)

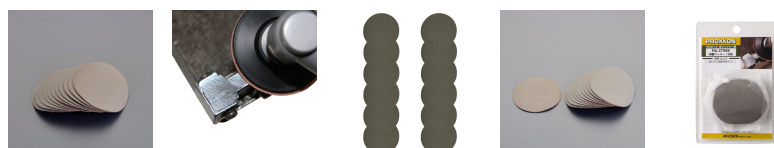

販売価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 19:00現在)		
商品入数	12	販売単位	ST
カタログページ	0856ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27585
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	粒度	#2000
直径	50mm	厚さ	1mm
最大回転数	3000rpm(最大対応値)	入数	12枚
[EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー			
塗装面、金属面の研磨			
専用マジックテープ取り付け式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.