


品番 : EA809PZ-3

品名 : #240/100mm ゴムディスク

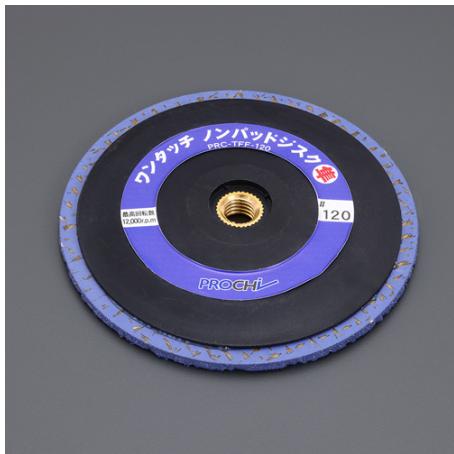

販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 02:35現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

直径(mm)	100	最大回転数(rpm)	12,000
粒度(#)	240	穴径(mm)	15
対応材質	ステンレス、鉄、アルミ、ガラス		
微バリトリ、ヤケ取り、さび取り、磨き、汚れ取りに			
細かい砥粒が入ったゴムディスクです。			
最高12000rpmに対応するため、通常のディスクグラインダーでも使用可能です。(推奨は7000rpmです)			
ワンタッチで取り換えることができるネジ穴がついています。			
細部まで砥粒がクッションして磨く精度変化が極めて少なく、素材を極力傷めずに作業できます。			
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.