



品番：EA809XE-1A

品名：75x110mm/# 40 ハイピッチペーパー(10枚)

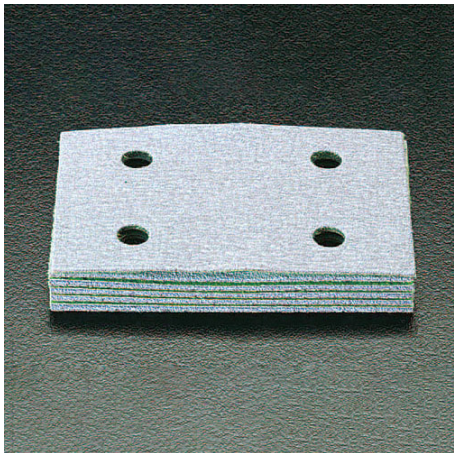

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 805円(税抜) / 886円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 805円(税抜) / 886円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/06/24 00:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0967ページ                      |      |   |

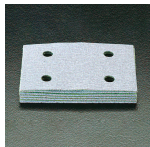

#### 仕様

|                       |                  |    |   |
|-----------------------|------------------|----|---|
| メーカー                  | 三共理化学 (FUJISTAR) | 型番 | HNCS  |
| 商品名                   | ハイピッチペーパーHN      | 用途 | 自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業 |
| サイズ                   | 75×110mm         | 粒度 | #40   |
| 穴数                    | 4個               | 基材 | Cw(紙)   |
| 砥粒                    | AA(アルミナ)         | 入数 | 10枚   |
| 乾・湿式両用の研磨紙            |                  |    |   |
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ |                  |    |   |
| 目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)   |                  |    |   |
| 薄手で柔軟な使用感             |                  |    |   |
| 熱に強い接着剤を使用しています。      |                  |    |   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.