


品番 : EA809XE-301

品名 : 127mm/ #80 サンデイングディスク(マジック式・5枚)

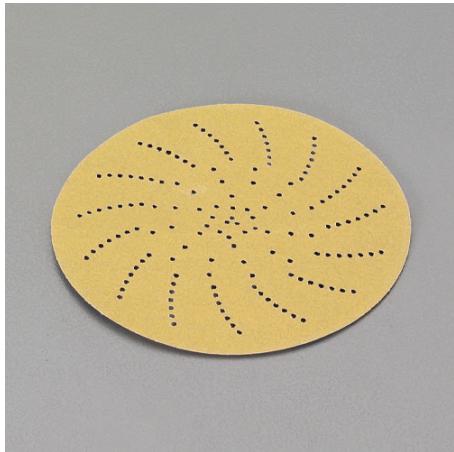

販売価格	610円(税抜)／671円(税込)		
カタログ価格	610円(税抜)／671円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:35現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1005ページ		



マジック式

仕様

メーカー	3M	型番	236U CS 80
用途	樹脂パーツ下地処理、車両・船舶・建機などの塗装補修、焼きつけ塗装パテとぎ、木工仕上げ研磨に	粒度	#80
砥粒	酸化アルミニウム	基材	ペーパー
直径	127mm	重量(1枚あたり)	7g
入数	5枚		

マジック式

パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物の削減が可能

ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付け可能

吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。

代替品

	品番 EA809XE-281 コメント 仕様ご確認ください。
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.