



品番：EA809ZF-36

品名：100xM10/#36 オフセット砥石(セラミック/10枚)

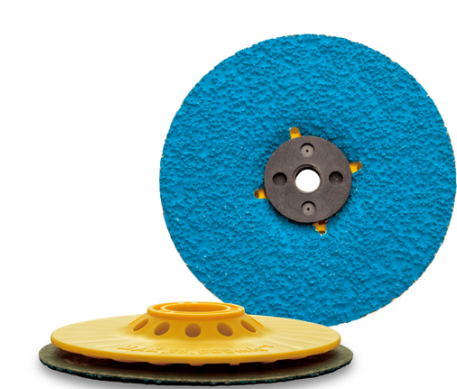

販売価格	6,160円(税抜)／6,776円(税込)		
カタログ価格	6,160円(税抜)／6,776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/02 19:40現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1007ページ		

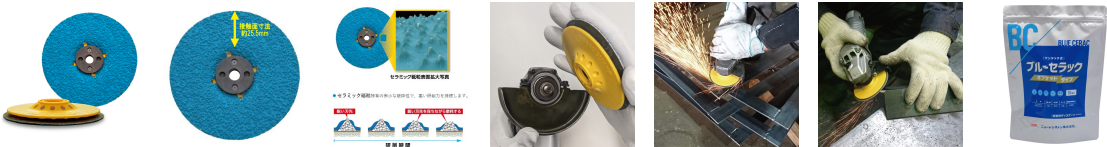

セラミック砥粒で異次元の研削力と耐久性を発揮

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	BC100-36
メーカー商品名	ブルーセラック	用途	一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
対応被削材	一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄	外径	100mm
ネジ径	M10	砥粒	セラミック
粒度	#36	最大回転数	15,000rpm
最高使用周速度	79m/s	入数	10枚

三角形形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力と耐久性があります。
オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず ストレート形状では難しいベタ使いが可能です。
独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。
クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。
研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。

ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.