


品番：EA810GA-1

品名：18mm ハンマードリル(無段変速)

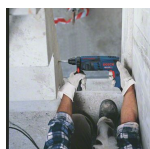

販売価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
カタログ価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 13:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH2-18RE
電源	AC100V・550W	回転数	450~1,550rpm
打撃数	0~3,960回/分	穴あけ能力	コンクリート: φ4~18mm、鉄工: φ13mm、木工: φ30mm
サイズ	191×316mm	重量	2.0kg
コード長	5m	付属品	サイドハンドル、深さゲージ、プラスチック ケース
替カーボンブラシ	EA813BZ-6		

#### ビット別売

SDSプラスシャンク、二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ付、正転・逆転機構

2モード切替(回転/回転+打撃)

最小スミヨセ寸法: 30mm

振動3軸合成値: ハンマードリル時15.0m/s<sup>2</sup>、金工穴あけ時<2.5m/s<sup>2</sup>

コンパクトなデザイン、質量はわずか2kg、上向きの作業にも最適です。

高トルクモーターとパワフルな打撃機構により、細径から10mmまでの穴開け作業に最適です。

代替品



**品番** EA810GB-1  
**コメント** 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.