


品番：EA811AP-7.5

品名：7.5x150mm ロングマルチドリル(六角軸)

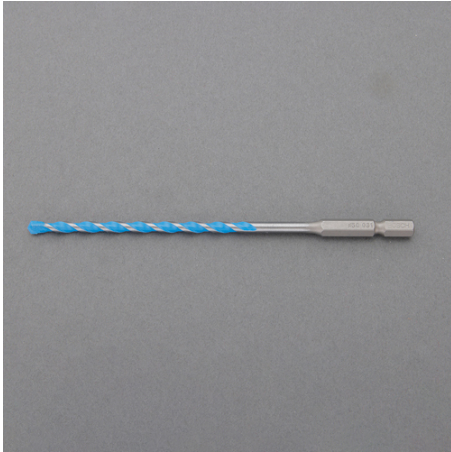

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/22 12:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0888ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                      |              |        |   |
|--------------------------------------|--------------|--------|---|
| メーカー                                 | ポッシュ         | 型番     | MDB075150   |
| 刃先径(mm)                              | 7.5          | 全長(mm) | 150   |
| 有効長(mm)                              | 90           | 溝長     | 13mm  |
| 六角シャンク                               | 6.35mm(1/4") | 適合機種   | コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。 |
| 高密度超硬チップ                             |              |        |   |
| ダイヤモンド精密研磨                           |              |        |   |
| 位置決めしやすい鋭利な先端部                       |              |        |   |
| 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造                     |              |        |   |
| 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切り粉を排出          |              |        |   |
| コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます |              |        |   |
| 回転専用                                 |              |        |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

