


品番：EA811AV-4

品名：4.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)

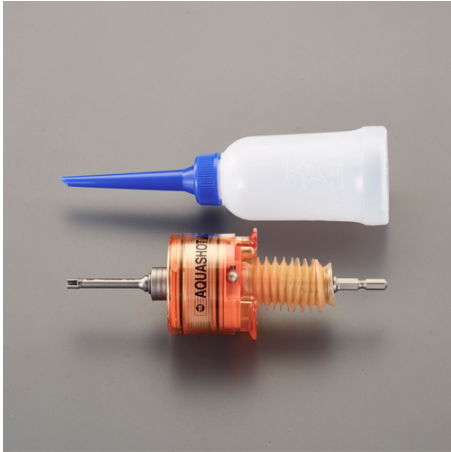

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/22 11:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0954ページ | | |



給水タンクを本体に内蔵!
水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや
回り止め棒も不要、身軽な作業を実現。
内蔵給水タンクは、



仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------|--------|-------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | AS040ST |
| 商品名 | アクアショット | 用途 | 硬質磁器タイル、石材への穴あけ |
| セット内容 | シャンクインパクト・ボディ・カッター・水 ボトル | 刃先径 | 4.0mm |
| 有効長 | 35mm | シャンク形状 | 六角軸シャンク 6.35mm(1/4") |

給水タンクを本体に内蔵!

水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや回り止め棒も不要。身軽な作業を実現。

ボディとシャンクが簡単に脱着、他サイズが使用可能

カッターとボディはねじで結合されているので、刃先摩耗の場合は、カッターのみ交換可能。

充電インパクトドライバー、電気ドリル(二重絶縁、回転専用)で使用してください

※電動工具の14.4V以上、回転速度が1000~3000/minで使用できます。これ以外の回転速度では水は供給されません

※水道水を使用してください。不純物がタンクに混入すると水が供給されなくなります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

