


品番：EA811AV-6.5

品名：6.5mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)

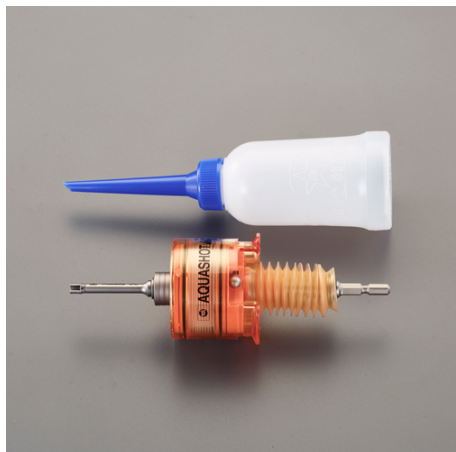

販売価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0954ページ		



給水タンクを本体に内蔵!
水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや
回り止め棒も不要。手軽な作業を実現。!



内蔵給水タンク(ブルー)図表



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	AS065ST
商品名	アクアショット	用途	硬質磁器タイル、石材への穴あけ
セット内容	シャンクインパクト・ボディ・カッター・水 ボトル	刃先径	6.5mm
有効長	35mm	シャンク形状	六角軸シャンク 6.35mm(1/4")

給水タンクを本体に内蔵!

水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや回り止め棒も不要。身軽な作業を実現。

ボディとシャンクが簡単に脱着、他サイズが使用可能

カッターとボディはねじで結合されているので、刃先摩耗の場合は、カッターのみ交換可能。

充電インパクトドライバー、電気ドリル(二重絶縁、回転専用)で使用してください

※電動工具の14.4V以上、回転速度が1000~3000/minで使用できます。これ以外の回転速度では水は供給されません

※水道水を使用してください。不純物がタンクに混入すると水が供給されなくなります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

