


品番 : EA812-2

品名 : AC100V→DC 0-20V/5.0A 直流安定化電源

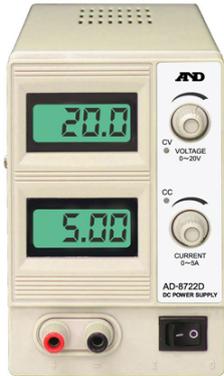

販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0867ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-8722D
出力電流	0~5.0A	入力電圧	AC100V
重量	約3.7kg	出力電圧	DC0~20V
最小表示	電圧:0.1V±(1.0%rdg+2d)、 電流:0.01A±(2.0%rdg+2d)	サイズ	95(W)×235(D)×150(H)mm
消費電力	185VA	定電圧特性	入力変動:±(0.05%+2mV)以下 (AC100V±10%変動時) 負荷変動:±(0.05%+3mV)以下(負荷 が0~100%変動時) リップル・ノイズ:±5mVrms以下 リカバリー時間:200ms以下
定電流特性	入力変動:±(0.2%+2mA)以下(電源 電圧±10%変動時) 負荷変動:±(0.2%+3mA)以下(負荷 が0~100%変動時) リップル・ノイズ:±3mArms以下	電源	シリースレギュレータ方式
冷却方式	強制冷却(Fan)	表示	3.5桁LED表示、バックライト付
連続使用時間	最大8時間	動作温湿度範囲	0~40℃、80%RH以下(結露しないこ と)
保存温湿度範囲	-10~60℃、90%RH以下(結露しないこ と)	出力端子	+ (赤)、- (黒) (ジョンソンターミナル)

材質	ABS樹脂	付属品	取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル
定電圧、定電流動作			
場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm)			
常時バックライトがつき、デジタル表示で見やすいディスプレイ			
定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能			
実験研究機器、設計開発や製造設備などに			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.