

品番：EA812HB-52


品名：768Wh/ 700W ポータブル電源(急速充電)



販売価格	99,800円(税抜) / 109,780円(税込)		
カタログ価格	99,800円(税抜) / 109,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 15:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2354ページ2446ページ		



① 電圧モード	100V	x1ポート
② 出力モード	100V	x1ポート
③ AC出力	100V	x3ポート
④ USB-A	24W	x2ポート
⑤ USB-C	100W	x1ポート
⑥ DC12Vシガーソケット	10A	x1ポート

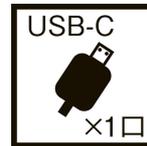

仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EL770i	最大出力	1050W(瞬時)
定格出力	700W	入力電源	AC電源:AC100V/6A/600W 自動車用ソケット:DC12V/8A/96W・DC24V/8A/192W ソーラーパネル:DC11-65V/8A
AC出力	100V・50/60Hz・接地2P(3ポート)	USB出力	Type-A・24W(急速2ポート) Type-C・100W(1ポート)
出力電圧×定格出力(シガーソケット時)	DC13.6V×3A	充電時間	AC100V:1時間以内(80%)、1.6時間以内(100%)
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン	容量	768Wh
サイズ	330(W)×210(D)×250(H)mm	重量	11kg
保護機能	過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、低電圧	仕様サイクル(残存容量:80%)	3000回
使用可能温度範囲	充電:0~45℃ 放電:-20~55℃	パススルー機能	入力:<AC1000W(10A) 出力:<AC700W(7A)
UPS機能	切替時間 ≤20ms	認証	CE, UN38.3, RoHS PSE(バッテリーパックのみ)

日本専用仕様、AC100V正弦波出力

【急速充電※AC100V接続時】

1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能

【高耐久性、長寿命】

アルミボディで壊れにくく、無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、3000回充電でも80%の容量維持)

【豊富な入出力ポート】

充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

【使いやすさ】

- ・見やすいカラー液晶ディスプレイで諸設定が画面上で出来ます。
- ・電源上部をタッチすると蓋が開き電源コードが収納可能。
- ・電源上部の蓋には夜間作業用や緊急時の「SOS」用LEDライト付き。

【寒冷地対応】

-20℃~55℃の広い温度範囲でご使用が可能です。

付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能

※ソーラーパネル(EA812HB-58)は別途ご準備ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.