

品番：EA812HB-54A




品名：2048Wh/2400W ポータブル電源(急速充電)



販売価格	230,000円(税抜) / 253,000円(税込)		
カタログ価格	230,000円(税抜) / 253,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



出力	最大	定格
AC100V	4000W	2400W
USB-A	18W	18W
USB-C	100W	20W
USB-C	20W	20W
USB-C	45W	45W
自動車用ソケット	8A	8A
ソーラーパネル	15A	15A

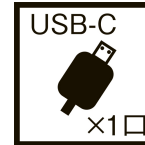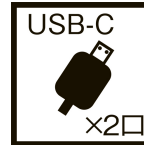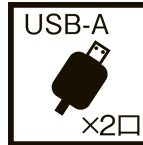

仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EL2050i	最大出力	4800W(瞬時)
定格出力	2400W	入力電源	AC電源:AC100V/4A/400W、8A/800W、12A/1200W、15A/1500W 切替可能 自動車用ソケット:DC12V/8A/96W・DC24V/10A/240W ソーラーパネル:DC11-65V/15A
AC出力	100V・50/60Hz・接地2P(4ポート)	USB出力	Type-A・18W×2 Type-C・100W、20W×2、45W×1
充電時間	AC100V:1.5時間(80%)、2時間(100%)	バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン
容量	2048Wh	サイズ	406(W)×287(D)×327(H)mm
重量	21.5kg	保護機能	過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
仕様サイクル(残存容量:80%)	4000回	使用可能温度範囲	充電:0~45℃ 放電:-10~45℃
パススルー機能	出力<AC1400W	UPS機能	切替時間≤10ms

【高耐久性、長寿命】

無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、4000回充電でも80%の容量維持)

【急速充電※AC100V接続時】

1.5時間でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能

【寒冷地対応】

-10℃~45℃の広い温度範囲でご使用が可能です。

【豊富な入出力ポート】

充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

日本専用仕様、AC100V正弦波出力

付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能

※ソーラーパネル(EA812HB-58)は別途ご準備ください。

カラー液晶ディスプレイ搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.