


品番 : EA812HG-19A

品名 : 68W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A~15用)

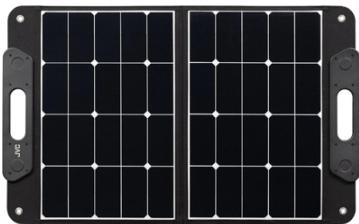

販売価格	33,700円(税抜)／37,070円(税込)		
カタログ価格	33,700円(税抜)／37,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BH-SP68A-H
最大出力	68W	定格電圧	22V DC
定格電流	3.09A	開放電圧	26.4V DC
短絡電流	3.36A	出力	USBタイプC:5V DC/3A(15W) USBタイプA:5V DC/2.4A(12W)
動作温度	-10°C~65°C	サイズ(mm)	880(W)×20(D)×540(H)
収納サイズ(mm)	440(W)×40(D)×540(H)	ケーブル長さ	3m
重量(kg)	3.0		

EA812HG-11A~15用ソーラーパネル

コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。

簡単に持ち運べる折りたたみ式

防災製品等推奨品認証

USB端子による充電・給電が可能

パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用

電源がない屋外でも、安心エコロジー充電。

代替品

	<p>品番 EA812HG-19B コメント EA812HG-11B～15B用ヨーラバ°ネル</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.