



品番：EA812HG-19B

品名：68W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11B～15B用)

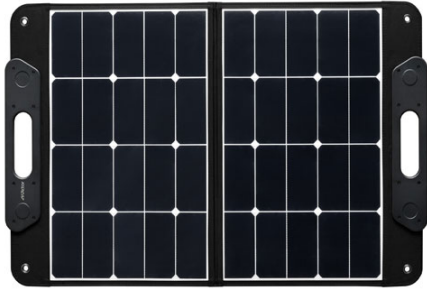

販売価格	32,400円(税抜) / 35,640円(税込)		
カタログ価格	32,400円(税抜) / 35,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2354ページ2446ページ		

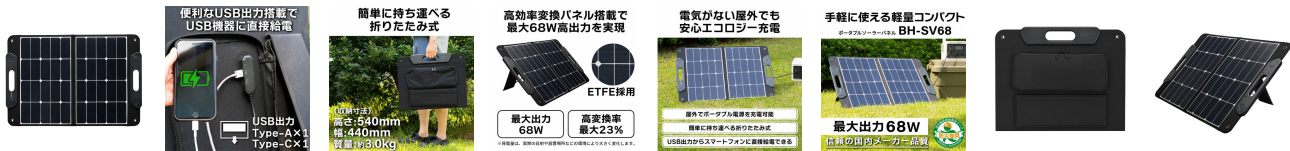

仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BH-SV68
最大出力	68W	定格電圧	22V DC
定格電流	3.09A	開放電圧	26.4V DC
短絡電流	3.36A	出力	USB Type-C: 5V DC 3A (15W) USB Type-A: 5V DC 2.4A (12W)
動作温度	-10℃～65℃	サイズ(mm)	収納寸法: 440(W)×540(D)×40(H) mm 外形寸法: 880(W)×540(D)×20(H) mm
重量(kg)	約3.0	ケーブル長さ	3m

ベランダや外出先で省スペース発電!  
Victor RFシリーズ用ソーラーパネル

発電効率に優れる単結晶シリコンパネルを採用

簡単に持ち運べる折りたたみ式。重さたった3kgのコンパクトタイプ

スマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き

パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用し、高い耐候性、耐久性を実現

突然の停電時や、アウトドアシーンなどコンセントがない環境での自前の電力確保に。

パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用し、高い耐候性、耐久性を実現

「防災製品等推奨品」として認証

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.