


品番：EA812HG-20

品名：100W ポータブルソーラーパネル(EA812HG-11A～14用)

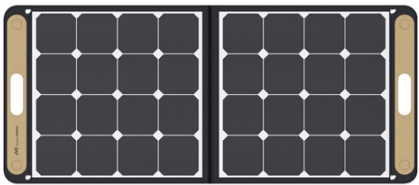

販売価格	41,700円(税抜)／45,870円(税込)		
カタログ価格	41,700円(税抜)／45,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/04 14:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	BH-SP100-C
最大出力	100W	定格電圧	18V DC
定格電流	5.55A	開放電圧	21.6V DC
短絡電流	6.1A	出力	USBタイプC: 5V DC/3A USBタイプA: 5V DC/2.4A
動作温度	-10℃～65℃	サイズ(mm)	1225×25×540(H)
収納サイズ(mm)	615×40×540(H)	ケーブル長さ	3m
重量(kg)	4.2		
EA812HG-11～14用ソーラーパネル			
コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。			
簡単に持ち運べる折りたたみ式			
防災製品等推奨品認証			
USB端子による充電・給電が可能			
パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.