


品番：EA812JL-12A

品名：DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター

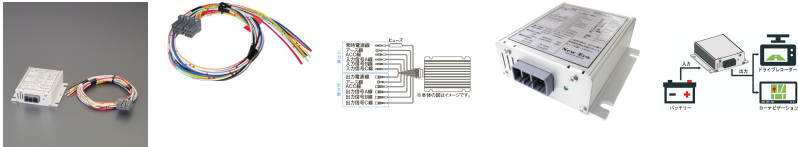

販売価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/06 16:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0277ページ		



仕様

メーカー	ニューエラ (New-Era)	型番	DDS-212A
入力電圧	DC24V (DC18V～32V)	出力電圧	DC13.5V±1V (MAIN, ACC) DCX12.2V±1V (制御信号出力A～C)
最大出力電流	合計12A (MAIN, ACC) 合計250mA (制御信号出力A～C)	無負荷電流	ON: 約10mA OFF: 5mA以下
交換効率	約95%	回路方式	スイッチングPWM方式
使用温度範囲	-20℃～60℃	放置温度範囲	-40℃～85℃
入出力方式	専用ケーブル (付属品)	保護回路	入力逆接続保護 入出力逆接保護 入力過電圧保護 出力過電流保護 (垂下特性)
耐振性	7G、67Hz上下4h、左右・前後各2h	サイズ	108(W)×35(H)×102(D)mm
重量	約270g	付属品	入出力ケーブル
アイドリングストップ車対応			
12A連続出力			
自然空冷 (ファン無し)			
超薄型コンパクトボディ			

制御信号電圧変換回路3系統(イルミネーション・パワーキングブレーキ・リハース等信号変換機能搭載)
大容量の常時出力(バックアップ出力)
ACC(キースイッチ)連動出力搭載
スイッチング方式採用により高効率を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.