


品番 : EA812JY-41

品名 : 50A 充電用クリップ(赤・黒)

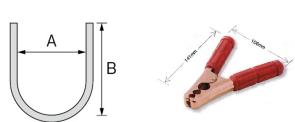

販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0286ページ		



カタログ訂正

24/12/05 ●光沢カッパータイトの詳細は商品ページに記載しています。(No.56 9032)

仕様

メーカー	清和工業	型番	BSCC-50
電流	50A	全長	141mm
全幅	106mm	厚み	1.0mm
圧着部サイズ	A:10.0mm B:10.0mm ※エスコ寸法図ご参照ください。	最大開口サイズ	約30mm
材質	光沢カッパータイト	重量	136g
入数	黒・赤(各1個)		

冷延鋼帯に伝導性の高い銅メッキを施した高導電性クリップ

充電やバッテリーテスト時に

ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ

<光沢カッパータイトとは>

冷延鋼帯に銅メッキを施したものです。銅メッキが均一で厚メッキが可能なことと表裏の差厚メッキができることで特にクリップに適しています。

代替品



品番 EA812JY-22
コメント 絶縁カバ付 全長:110mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.