


品番：EA812JZ-40B

品名：30sqx 40cm アーシングケーブル

	販売価格	3,950円(税抜)／4,345円(税込)		
	カタログ価格	3,950円(税抜)／4,345円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 14:43現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0278ページ		

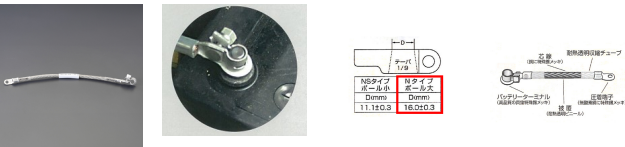

仕様

メーカー	清和工業	型番	BP616-40S
公称断面積	30mm ²	端子穴径	8mm
長さ	40cm	材質	銅(特殊スズメッキ)
ボディアース用大容量タイプ			
N(大ポール)タイプ用			
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース			
純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。			

代替品

	品番	EA812JZ-35B
	コメント	35cm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

