


品番：EA813A-128

品名：#2x150mm 細軸ドライバビット(ショート防止カバー付)

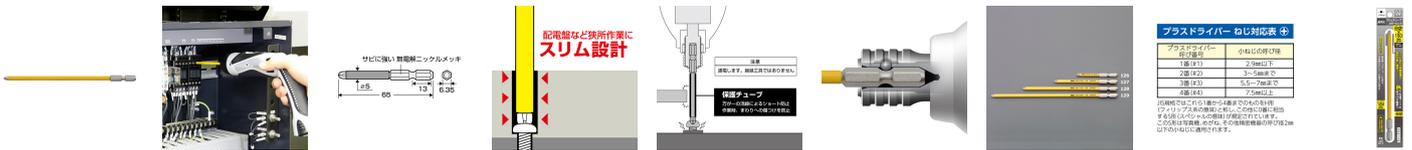

販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/14 19:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0576ページ		



※ネジ穴は完全にマグネットが付いており、磁石が吸着しにくくなっています。

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ASP1-2150
サイズ	(+)#2	全長(mm)	150
色	黄	六角シャンク	1/4"
軸径(mm)	φ5	重量(g)	26
材質	ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂	溝長	13mm

マグネット付

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。

軸接触によるショートを防止するカバー付

作業時の周りへの傷つきを防止します。

チューブ色で先端サイズがわかります。(#2 黄色)

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.