


品番：EA813A-129

品名：#2x200mm 細軸ドライバースリット(ショート防止カバー付)

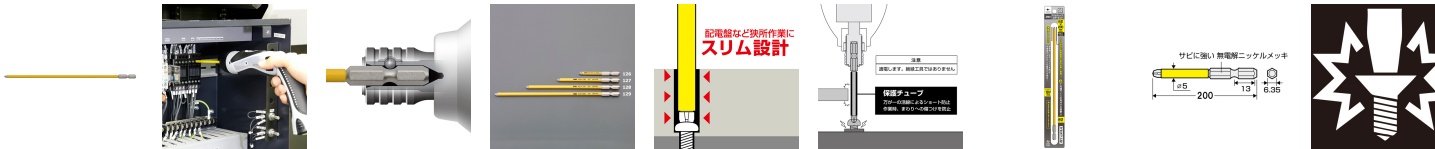

販売価格	910円(税抜)／1,001円(税込)		
カタログ価格	910円(税抜)／1,001円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/16 22:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0551ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ASP1-2200
サイズ	(+)#2	全長	200mm
軸径	φ5mm	六角シャンク	1/4"
色	黄	材質	ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ: 架橋ポリオレフィン樹脂
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。			
手すりやカーテンレールなど、狭く周りを傷つけない時に			
軸接触によるショートを防止するカバー付き			
作業時の周りへの傷つきを防止します。			
チューブ色で先端サイズがわかります。(＃2 黄色)			
マグネット付き			
18V対応			
RoHS2適合品			
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応 (インパクト含む)			
※絶縁工具ではありませんので、活線作業には使用しないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.