


品番：EA813A-17

品名：電動ドライバー用 ミニアングルヘッド



販売価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
カタログ価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/01 13:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		

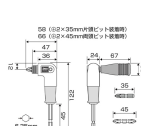

### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AKL-560
<セット内容>	スーパーミニL型アダプター 固定ハンドル(ビット収納可能) (+)2×35mm(片頭ビット) (+)2×45mm(両頭ビット)	適合サイズ	六角軸:対辺6.35mm ビット:両頭・片頭(R溝付き・全長33mm以上)
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	ヘッド幅	58mm (35mmビット装着時)
コーススレッド	全長120mmまで (連続作業は45mm推奨)	全長	122mm
材質	本体:亜鉛合金・合金鋼・TPE・クロム モリブデンバナジウム鋼 固定用ハンドル:PP・TPE ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼	重量	155g
電動ドライバーが入らない角・際の狭い場所でのねじ締めに			
軽量小型タイプ			
18V対応(40Vにも対応)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

