


品番：EA813A-41

品名：電動ドライバー用超短アングルヘッド



販売価格	3,930円(税抜)／4,323円(税込)		
カタログ価格	3,930円(税抜)／4,323円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/09/22 05:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0880ページ		

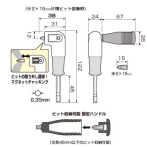

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AKL-565
適合サイズ	対辺6.35mm六角軸 片頭ビット(全長15mm以上)	<セット内容>	スーパーショートL型アダプター 固定ハンドル(ビット収納可能) (+) #2×15mm (4本)
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	ヘッドサイズ	38mm
全長	122mm	材質	本体: 亜鉛合金鋼・合金鋼・TPE・クロムモリブデンバナジウム鋼 固定用ハンドル: PP・TPE ビット: クロムモリブデンバナジウム鋼
電動ドライバーが入らない角、際の狭い場所でのネジ締めに			
軽量小型・超短ヘッドタイプ			
ヘッド幅38mm (15mm専用片頭ビット装着時)			
コーススレッド 全長120mmまで(連続作業は45mm推奨)			
18V対応インパクトドライバー (40Vにも対応)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

