



品番：EA813A-608

品名：8x29.0mm オフセットアダプター-17mm用ソケット

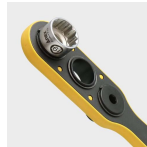

販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 13:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

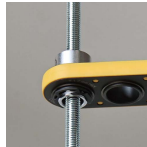

### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AOA-1708
用途	電気設備の架台、ダクトレール周りのボルト・ナット回し	取付側六角対辺	17mm
対辺	8mm	外径	23mm
全長	29mm	重量	47g
材質	ソケット: 合金鋼 Cリング: 炭素鋼		

オフセットアダプター17mm専用ソケット

差込みやすい12角

全ネジに対応した貫通穴仕様

ソケット抜け防止のCリング付き

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.