



品番 : EA813AC-121

品名 : #1x 65mm [+]細硬ビット(細軸/2本)

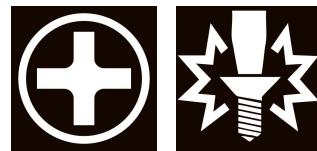

販売価格	510円(税抜)／561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜)／561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 07:17現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1024ページ		

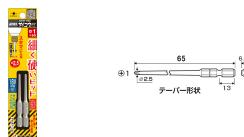

## 仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	ASKM-1065
商品名	サイコウ(細硬)ビット	サイズ	(+) #1
全長	65mm	軸径	3.5mm
六角シャンク	1/4"(6.35mm)	最高硬度	HRC 62.5
軸形状	テーパー	材質	クロムモリブデンバナジウム鋼
重量	25g	入数	2本

極細軸の段付きビット

内装・化粧ネジ・精密機器・電子機器などに

高硬度・硬靱性

摩耗強く耐久性抜群

電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群

マグネット付き

18V対応(40Vにも対応)

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.