


品番：EA813AE-102

品名：#2x 85mm 衝撃吸収ダ`イヤモンド`スリムビ`ット(1本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 610円(税抜) / 671円(税込) | | |
| カタログ価格 | 610円(税抜) / 671円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/18 15:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0985ページ | | |

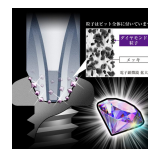

仕様

| | | | |
|--------|-----------------|------|---|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | ADRS-2085 |
| 商品名 | ダイヤモンド龍靱ビット スリム | 用途 | ・マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに ・屋外作業や水廻り作業に |
| サイズ | (+) #2 | 全長 | 85mm |
| 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) | 最高硬度 | HRC 62.5 |
| 重量 | 22g | 材質 | クロモリブデンバナジウム鋼・CA |
| 入数 | 1本 | | |

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスも落とさない

ネジ頭が見やすいスリムタイプ

サビに強いメッキ処理

高靱性・高硬度で折れに強く・摩耗に強い

トーション部で衝撃を吸収

鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし

カムアウトを抑制

40V対応(18Vにも対応)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.