
 
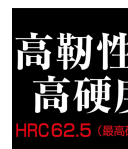


品番：EA813AF-120

品名：5本組 衝撃吸収ビット(高硬度)




販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/21 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0985ページ		

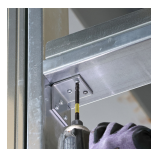

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABRM5-01
商品名	黒龍靱ビット タフ	<セット内容>	(+) #2×65mm (1本) (+) #2×85mm (2本) (+) #2×110mm (2本)
六角シャンク	1/4" (6.35mm)	最高硬度	HRC 62.5
材質	クロムモリブデンバナジウム鋼・PP	重量	96g
入数	5本		
高硬度・高靱性			
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット			
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続			
抜群の喰いつきで滑りにくい			
曲がりに強く、芯ブレ抑制			
厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に			
マグネット付き			
40V対応(18Vにも対応)			
RoHS2適合品			

代替品

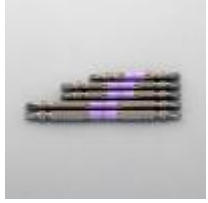	<p>品番 EA813AF-30 コメント</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.