
 


品番：EA813AF-21

品名：#2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)

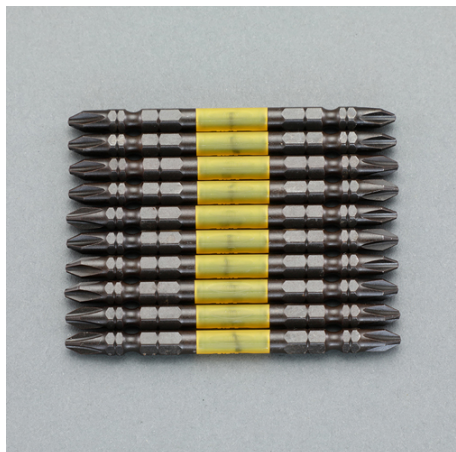

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,280円(税抜) / 2,508円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,280円(税抜) / 2,508円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/06/18 20:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0985ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                              |                 |        |                              |
|------------------------------|-----------------|--------|------------------------------|
| メーカー                         | アネックスツール (Anex) | 型番     | ABR-14M                      |
| 商品名                          | 黒龍靱ビット タフ       | サイズ    | (+) #2                       |
| 全長                           | 65mm            | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm)                |
| 最高硬度                         | HRC 62.5        | 材質     | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼<br>樹脂部:PP |
| 重量                           | 113g            | 入数     | 10本                          |
| 高靱性・高硬度ビット                   |                 |        |                              |
| ハードな作業に強い衝撃吸収ビット             |                 |        |                              |
| 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続               |                 |        |                              |
| 抜群の喰いつきで滑りにくい                |                 |        |                              |
| 曲がりに強く、芯ブレ抑制                 |                 |        |                              |
| 厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付け作業に |                 |        |                              |
| マグネット付き                      |                 |        |                              |
| 40V対応(18Vにも対応)               |                 |        |                              |
| RoHS2適合品                     |                 |        |                              |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.