


品番：EA813BC-12A

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)

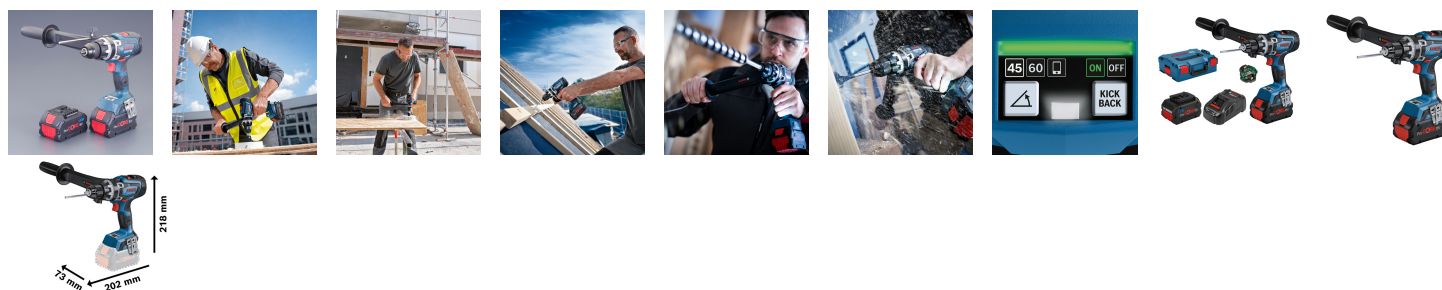

販売価格	104,200円(税抜) / 114,620円(税込)		
カタログ価格	104,200円(税抜) / 114,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSR18V-150C
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	弾性体締付トルク: 84N・m 剛性体締付トルク: 150N・m
チャック能力	φ 1.5~13mm	充電器	AC100V
バッテリー	18V(リチウムイオン8.0Ah)	充電時間	約68分(空→80%ターボ充電) 約79分(空→フル充電)
回転数	低速: 0~550rpm 高速: 0~2200rpm	能力	鉄工: φ 16mm 木工: φ 150mm ネジ締め: φ 12mm 鉄工ホールソー: φ 53mm ALC・サイディングコア: φ 220mm
サイズ	202×73×275(H)mm	重量	3.1kg
付属品	バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ		

コードレスドライバードリル
キックバック防止機能付
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ
EMPが過負荷からモーターを保護
角度センサー搭載で正確な作業をサポート
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクタ対応
電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付
ブラシレスモーター
ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.