


品番：EA813BJ-7A

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

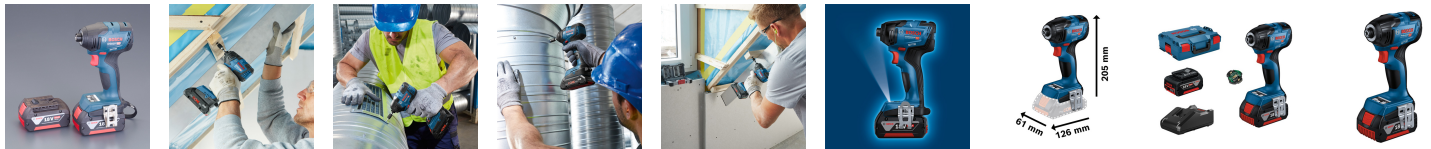

販売価格	73,000円(税抜) / 80,300円(税込)		
カタログ価格	73,000円(税抜) / 80,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 04:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



電動工具を守る防塵・防滴機能を搭載し、雨のしずくや粉じんから電動工具を守ります

### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDR18V-210C
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	210N・m
締付能力	普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	約60分(空→80%ターボ充電) 約70分(空→フル充電)	回転数	弱:0~1100rpm、中:0~2300rpm、 強:0~3400rpm
打撃数	弱:0~2200回/分、中:0~3300回/分、 強:0~4100回/分	サイズ	126×253(H)mm
重量	1.7kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、キャリング ケース、ベルトフック、コネクティブティ チップ
トルク	弱:80N・m、中:160N・m、強: 210N・m	使用ビット	取付部:六角軸 (六角対辺6.35mm、軸位置13mm) ※ビットは別売です。

コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー

3段階パワーコントロール機能

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクスト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載  
(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)

それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。

- ①自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
- ②自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
- ③ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
- ④シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。

高容量5.0Ahバッテリー2個標準付属


ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。

EC(ブラシレス)モーター採用。高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。

LEDライト(ON/OFFスイッチ付)

ビット別売

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA813BJ-7B</p> <p><b>コメント</b> 変更点:回転数、打撃数、サイズ</p>
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.