


品番：EA813BN-2A

品名：DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)

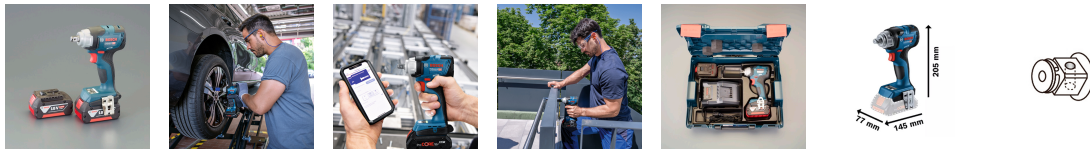

販売価格	81,500円(税抜) / 89,650円(税込)		
カタログ価格	81,500円(税抜) / 89,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		



作業モードを調整して様々な用途に対応できる軽量・コンパクトなインパクトレンチ

### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GDS18V-330HC
最大トルク	330N・m	最大緩めトルク	560N・m
角ドライブ寸法	12.7mm	締付能力	普通ボルト:M8~M18 高力ボルト:M8~M14
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約70分(フル充電)	回転数	設定1:0~1,200rpm 設定2:0~1,900rpm 設定3:0~2,800rpm (無負荷時)
打撃数	設定1:0~2,400回/分 設定2:0~3,100回/分 設定3:0~3,800回/分	トルク	設定1:200N・m 設定2:260N・m 設定3:330N・m
サイズ	145(W)×77(D)×205(H)mm	重量	1.8kg(バッテリー含む)
付属品	バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース、コネクティビティチップ	振動3軸合成値	【ネジ・ボルト締め時】 13m/s2
用途	ボルト、ナットの締め・緩め作業		

ソケット別売

電子無段変速、正逆転、LEDライト付

ユーザーインターフェースには金属製ボルト/ナット(A)と木ねじ(B)の2つの作業モードがあり、用途に合わせて調整でき、インパクトドライバーの速度低下や停止によってネジ頭の破損、金属製ボルトやナットの損傷を防ぐことができます。どちらのモードもBosch Toolboxアプリ経由で用途に合わせてカンタンに調整することができます。

330Nmの締付けトルクと560Nの最大緩めトルクによってパワフルなパフォーマンスを実現。

3段階の速度/トルク設定でパワーを調節できるため、多彩な用途に対応できます。

高効率なEC(ブラシレス)モーター搭載

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.