


品番 : EA813PA-113

品名 : DC18.0V インパクトドライバーセット(充電式)

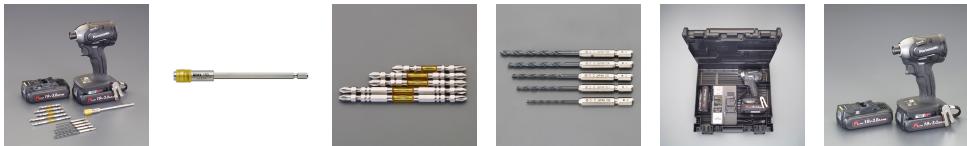

販売価格	82,300円(税抜)／90,530円(税込)		
カタログ価格	82,300円(税抜)／90,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 09:33現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
仕様	ESCOセット	〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">DC18V 充電式インパクトドライバー5本組 (+) #2 衝撃吸収ビット1/4" × 150mm ビットホルダー5本組 鉄工用ドリル(六角軸)

<インパクトドライバー仕様>

- バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約40分
- 回転数…強:0～2,800、中:0～1,450、弱:0～950、テクス:0～2,800rpm
- 打撃数…強:0～3,100、中:0～2,500、弱:0～1,800、テクス:0～2,500回/分
- 最大トルク…170N・m
- 締付能力…普通ボルト:M6～M16
- 高力ボルト:M6～M12
- テクスねじ:φ3.5～6mm
- 木ねじ:φ3.5～9.5mm
- サイズ…127×60×232(H)mm
- 重量…1.6kg
- 無段变速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
- 防じん・耐水機能…IP56
- ブラシレスモーター
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
- 無段变速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
- ブラシレスモーター
- 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動

- ・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー
- ・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。
- ・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。
- ・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
- ・上蓋ポケット付

<5本組 衝撃吸収ビット>

- ・サイズ:(+) 2×65 (1本)、(+) 2×85 (2本)(+) 2×110 (2本)
- ・六角シャンク:6.35mm(1/4")
- ・溝長:13mm
- ・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
- ・マグネット付
- ・欠けに強い衝撃吸収ビット
- ・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

<ビットホルダー>

- ・六角対辺:1/4"
- ・全長:150mm
- ・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
- ・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
- ・サイズによってカラーが異なります。
- ・ボックスビット、ホールソーは使用できません。

<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>

- ・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
- ・六角シャンク:6.35mm
- ・材質:HSS(ハイス鋼)
- ・X型シンニング加工(2mm以上)
- ・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
- ・インパクトドライバーに使用可能です。

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

ケース上部に先端工具類を収納できるスペース付。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.