


品番：EA813PE-3

品名：DC 3.7V ミニドライバー(USB充電式)

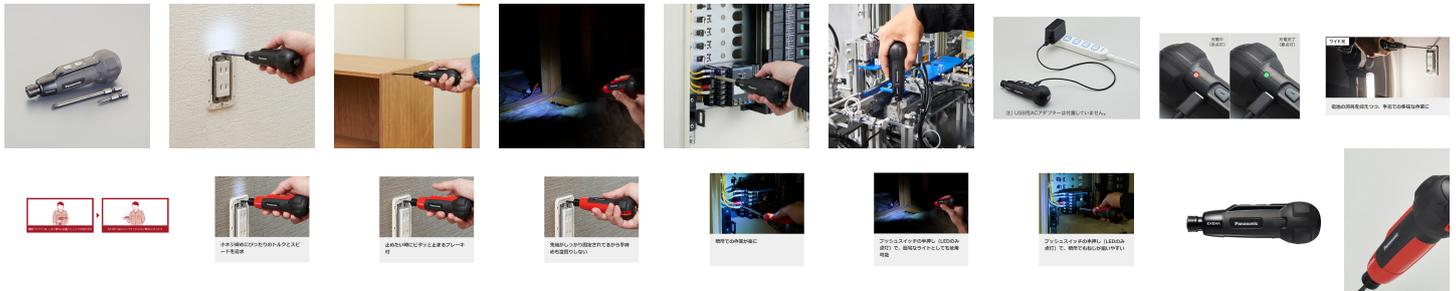

販売価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/04 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0864ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1D11S-B
バッテリー	リチウムイオン電池3.7V(850mAh)	充電時間	約45分(市販USB充電器5V2Aの場合)
回転数	850回転/分	ハンドル全長	131mm
重量	170g	六角シャンク	6.35mm
付属品	ミニドライバー用ビットセット(黒染加工・片頭、段付寸法13mm) (+)#2×45mm、(+)#2×100mm USB充電ケーブル(50cm)	LEDライト	高輝度LED
チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)	最大締付トルク(弾性体締付トルク)	0.4N・m(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0N・m(手締め時、最大耐久トルク)
作業範囲	~M3(電動時)、~M6(手締め時)	能力	小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本

小さく、軽く、使いやすい

多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。

より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。

使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。

誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。

高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。

暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)。

低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に

オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.