


品番 : EA813RD-2D

品名 : DC12.0V ドライバードリル(充電式)

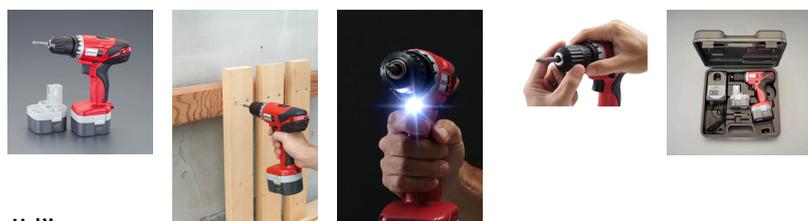

販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 13:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-112
仕様	標準セット	最大トルク	低速:26N・m 高速:9N・m
回転数	【無負荷】 低速:0~350rpm 高速:0~1,050rpm	能力	鉄工:10mm 木工:25mm
チャック能力	0.8~10mm	トルク調整	20段クラッチ
バッテリー	ニカドバッテリー(12V/1.5Ah)	充電時間	35分
サイズ	76(W)×198(D)×234(H)mm	重量	本体:1.5kg
充電器	AC100V	付属品	(+)ドライバービット(No.2×65mm)、 充電器、バッテリー×2、樹脂ケース
一充電当たりの作業量	木ネジ(M4.1×32mm):約210本		

無段変速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付

木材・金属への穴あけからネジの締付けまで

トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)

握りやすい細握りグリップ

代替品



品番 EA813RF-11C
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.